


# Rodamiento de rodillos cilíndricos Link-Belt®

## Guía de búsqueda para cambio rápido

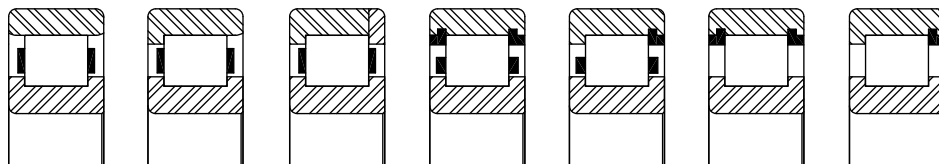

	Rodamientos separables de carrera exterior			Rodamientos no separables			
<b>Link-Belt</b>	MU__CX MU__CB	MU__DX MU__DB	MU__SNX MU__SNB	MU__TV	MU__UV	MU__TM	MU__UM
<b>Hyatt</b>	BU__Z	BU__L	BU__LNJ	U__TS	U__YS	U__TM	U__YM
<b>Rollway</b>	U__E	U__L	U__LP	U__B	U__J	UM__B	UM__J
<b>NTN-Bower</b>	MU__CL*	MU__DL*	MU__SNL*	MU__TV	MU__UV MRY__EL* **	MU__TM	MU__UM MRY__EM
<b>NTN-ISO</b>	N__***	NF__***					
<b>Torrington</b>	__RN__	__RF__	__RP__				
<b>American</b>	AM__	AC__	ADD__				
<b>Prefijo N****</b>	N__***	NF__***					NCF__***
<b>SKF</b>	N__***						NCF__***
<b>FAG</b>	N__***						NCF__***



\* No es un retenedor totalmente segmentado


\*\* Costilla y anillo elástico de retención en el anillo interior, dos costillas en el anillo exterior

\*\*\* No todas las series pueden intercambiarse directamente

\*\*\*\* Categoría general para cualquier rodamiento cilíndrico de prefijo N (ISO)

## Rodamiento de rodillos cilíndricos Link-Belt®

### Guía de búsqueda para cambio rápido

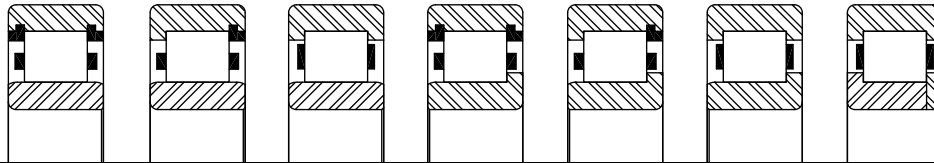

Rodamientos separables de carrera interior

<b>Link-Belt</b>	MA__TV	MA__UV	MA__EX MA__EB	MR__TV	MR__UV	MR__EX MR__EB	MSN__EX MSN__EB
<b>Hyatt</b>	A__TS	A__YS	A__WB	R__TS	R__YS	R__WB	JRN__WB
<b>Rollway</b>	E__B	E__J	E__U	L__B	L__J	L__U	LP__U
<b>NTN-Bower</b>	MA__TV MA__EL*	MA__UV MA__EL*	MA__EL*	MR__TV	MR__UV MR__EL*	MR__EL*	MSN__EL
<b>NTN-ISO</b>			NU__***			NJ__***	
<b>Torrington</b>			__RU__			__RJ__	__RT__
<b>American</b>			AD__			AE__	ADA__
<b>Prefijo N****</b>			NU__***			NJ__***	NUP__***
<b>SKF</b>			NU__***			NJ__***	NUP__***
<b>FAG</b>			NU__***			NJ__***	NUP__***

\* No es un retenedor totalmente segmentado

\*\*\*\* Categoría general para cualquier rodamiento cilíndrico de prefijo N (ISO)

\*\*\* No todas las series pueden intercambiarse directamente

