



Entre em contato com o seu Representante Rexnord para quaisquer questões:

Rexnord FlatTop Europe

Einsteinstraat 1, 2691 GV 's-Gravenzande
Países Baixos
Telefone: +31 174 445 111
Telefone de Emergência
Fora do horário de trabalho:
+31 174 445 112
(incluindo países não listados)

Rexnord FlatTop Italy

Telefone: +39 0522 639333

Rexnord FlatTop Germany

Telefone: 0800 588 8083

Rexnord FlatTop France

Telefone: 0805 540 444

Rexnord FlatTop India

Telefone: +91 040 23078243

Rexnord FlatTop China

Telefone: +86 21 52436100

Rexnord FlatTop

North America

1272 Dakota Drive
Grafton, WI, 53024 USA
Telefone: 1-262-376-4700

www.rexnord.com

www.rexnordflattop.com

Corrente em série Quick Linq da Rexnord O Novo Padrão para TableTop de metal

Em 1938, a Rexnord desenvolveu a primeira corrente TableTop® de metal: a "Série 815", estabelecendo o padrão para a tecnologia de transportadores em linhas de enchimento dos garrafas. A forma original de ligar os comprimentos das correntes num transportador, usando um martelo e um punção, não mudou desde então. Até agora. A Rexnord apresenta o Quick Linq. Um desenho revolucionário que reduz o tempo de instalação da corrente de minutos para segundos.

Aumenta a Segurança. Economiza Tempo. Reduz Custos.

A Corrente TableTop de metal da Rexnord® equipada com Quick Linq economiza tempo e trabalho durante a instalação e a manutenção. Ao mesmo tempo que aumenta a segurança, visto já não ser necessário o martelo nem o punção para ligar as corrente e os níveis de ruído diminuem.

Engineered Sustainability desenvolvida pela Rexnord

O Quick Linq da Rexnord é parte da Engineered Sustainability™ desenvolvida pela Rexnord, uma vez que ajuda os nossos clientes a atingir metas sustentáveis, relacionadas com o aumento da produtividade e segurança.

O Quick Linq da Rexnord está disponível apenas para tipos de correntes em linha reta de 3.25 polegadas (84 mm) e Magnetflex® em correntes de qualidade TableTop em aço inoxidável da Rexnord X-Line.

Corrente TableTop de metal Série Quick Linq

Série 60

60 31XM Quick Linq

60 84XM Quick Linq

Série 60 HB

60 31XM HB Quick Linq


60 84XM HB Quick Linq

Série 66 HB

66 31XM XHB Quick Linq

66 84XM Quick Linq

Comprimento padrão: 10 pés - 3.048 m (80 elos).

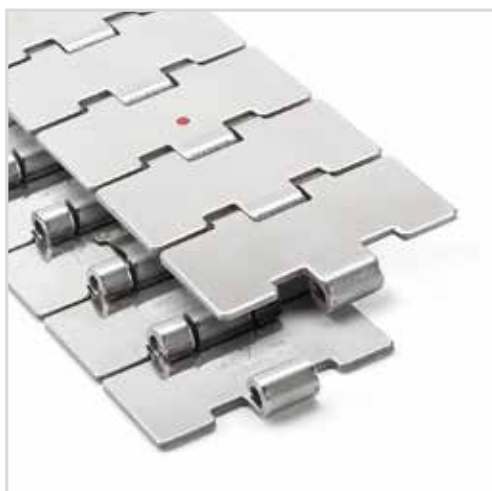

60S 84XM Execução Quick Linq



60M 84XM Execução Quick Linq

Segurança
As correntes podem ser ligadas de forma fácil e segura sem martelo nem punção.

Economia de custos
Os comprimentos das correntes podem ser ligados em segundos em vez de minutos, resultando numa economia direta dos custos de trabalho relativamente à instalação e à manutenção.

Durabilidade
A mola de metal permite que as ligações sejam efetuadas várias vezes. Evita que os elos se desprendam durante a operação.

Desempenho
É a maneira mais fácil para ligar os comprimentos da corrente prevenindo, deste modo, danos indesejados num outro componente que pode afetar o desempenho do transportador.

Visibilidade
A posição do Quick Linq na transportador é marcada com um ponto vermelho para facilitar a identificação durante a manutenção.

Força
O Quick Linq oferece a mesma carga máxima de trabalho que os elos da corrente padrão, sendo que a capacidade de carga não é afetada.

Identificação
As correntes TableTop de metal Quick Linq estão equipadas com uma característica única para identificação da marca e da corrente: uma inscrição no pino da dobradiça, visível na parte superior da corrente, mesmo quando instalada na transportador.

Como pode a Rexnord ajudá-lo?

Contacte o seu representante local da Rexnord para mais informação (informações de contacto Rexnord FlatTop Europe telefone +31 174 445 112 e Rexnord FlatTop North America telefone: 1-262-376-4700).

Tipo de Corrente	Número de Código	Largura da Chapa	Peso	Nivelamento da Superfície	Pinos de dobradiça polidos	Carga de Trabalho (máx.)
		pol/mm	kg/m			
Série 60 Quick Linq						
60S 31XM Quick Linq	10384357	3.25 / 82.5	2.50	0.08	Sim	6000
60S 84XM Quick Linq	10384359	3.30 / 84	2.52	0.08	Sim	6000
60M 31XM Quick Linq	10384449	3.25 / 82.5	2.61	0.08	Sim	6000
60M 84XM Quick Linq	10384450	3.30 / 84	2.63	0.08	Sim	6000
Quick Linq Série 60 HB						
60S 31XM HB Quick Linq	10384360	3.25 / 82.5	2.61	0.08	Sim	6000
60S 84XM HB Quick Linq	10384361	3.30 / 84	2.63	0.08	Sim	6000
60M 31XM HB Quick Linq	10384451	3.25 / 82.5	2.61	0.08	Sim	6000
60M 84XM HB Quick Linq	10384452	3.30 / 84	2.63	0.08	Sim	6000
Série 66 XHB Quick Linq						
66S 31XM XHB Quick Linq	10384363	3.25 / 82.5	2.61	0.08	Sim	6000
66S 84XM XHB Quick Linq	10384364	3.30 / 84	2.63	0.08	Sim	6000
66M 31XM XHB Quick Linq	10384453	3.25 / 82.5	2.61	0.08	Sim	6000
66M 84XM XHB Quick Linq	10384454	3.30 / 84	2.63	0.08	Sim	6000

Observação importante

As correntes TableTop de metal da Rexnord equipadas com Quick Linq funcionam apenas com rodas dentadas da Série 820/830 da Rexnord. Não é recomendado a sua utilização em conjunto com rodas dentadas da Série 815.