



Contactez votre commercial  
Rexnord pour toute  
question :

**Rexnord FlatTop Europe**

Einsteinstraat 1, 2691 GV  
's-Gravenzande

Pays-Bas

Téléphone : +31 174 445 111

Urgences après les heures  
d'ouverture

Téléphone : +31 174 445 112

(y compris pays non listés)

**Rexnord FlatTop Italy**

Téléphone : +39 0522 639333

**Rexnord FlatTop Germany**

Téléphone : 0800 588 8083

**Rexnord FlatTop France**

Téléphone : 0805 540 444

**Rexnord FlatTop India**

Téléphone : +91 040 23078243

**Rexnord FlatTop China**

Téléphone : +86 21 52436100

**Rexnord FlatTop  
North America**

1272 Dakota Drive

Grafton, WI, 53024 États-Unis

Téléphone : 1-262-376-4600

[www.rexnord.com](http://www.rexnord.com)

[www.rexnordflattop.com](http://www.rexnordflattop.com)

## Chaîne Rexnord MatTop 1001-84mm pour les applications de convoyage des contenants

Rexnord FlatTop n'a cessé de développer des chaînes de convoyeur et composants innovants orientés solution pour répondre aux demandes de performance grandissantes pour les convoyeurs à grande vitesse et grand volume destinés à l'industrie des boissons et alimentaire. La conception de la chaîne Rexnord® MatTop® série 1001-84mm la rend parfaitement adaptée aux applications de convoyage critiques à grande vitesse telles que les regroupeurs et dégroupesurs sans pression.

### Meilleure manutention des contenants

La chaîne Rexnord MatTop série 1001-84mm présente une excellente planéité pour augmenter la stabilité des emballages pour boissons parmi les plus critiques, comme les bouteilles en PET. La chaîne est disponible dans deux exécutions de surface – dessus plein (dessus fermé) et ajouré (dessus perforé) – et est disponible dans les matériaux plastiques Rexnord suivants : XLG, PSX®, DRY-PT®, HP™ et DKA.

### Installation sans outils


Les axes de raccordement sont autobloquants ; ils s'insèrent des deux côtés et se fixent à la main. Ceci facilite et accélère l'installation et la maintenance de la chaîne. Les axes s'insèrent et se fixent à la main, ce qui signifie qu'aucun outil supplémentaire n'est nécessaire.

### Compatibilité

La chaîne Rexnord MatTop série 1001-84mm peut être installée sur les convoyeurs standards de série 1000 existants sans la moindre modification. La chaîne ne peut pas être raccordée à la chaîne Rexnord MatTop série 1000-84mm.

### Performance supérieure dans les applications de convoyage de contenants à grande vitesse dynamique, y compris :

- Convoyeurs unifilaires à grande vitesse
- Regroupeurs et dégroupesurs sans pression

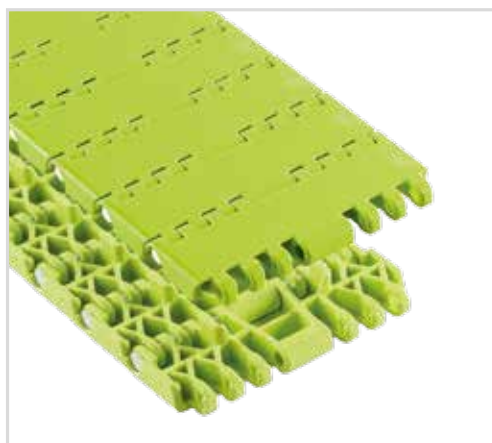

Chaîne Rexnord MatTop série DRY-PT1001-84mm



Chaîne Rexnord MatTop série PSX1001-84mm

### Caractéristiques et avantages :

#### Excellente planéité

- La chaîne Rexnord MatTop série 1001-84mm offre une excellente planéité pour augmenter la stabilité des contenants pour les boissons les plus critiques

#### Maintenance

- La chaîne Rexnord MatTop série 1001-84mm peut être commandée à la longueur requise, avec le brin mou adéquat


#### Compatibilité

- Les convoyeurs actuels équipés de la chaîne Rexnord MatTop série 1000-84mm Double Positrack® peuvent être équipés avec la chaîne MatTop Rexnord série 1001-84mm sans aucune modification
- La chaîne Rexnord MatTop série 1001-84mm utilise les mêmes pignons que la chaîne MatTop Rexnord série 1000


#### Installation facile

- Installation facile et rapide avec les axes autobloquants
- Les axes s'insèrent des deux côtés
- Les axes s'insèrent et se verrouillent à la main


Vue de côté de la chaîne  
Rexnord MatTop série 1001-84mm

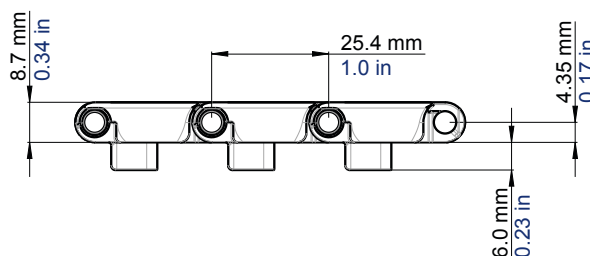


Vue avant de la chaîne  
Rexnord MatTop série 1001-84mm

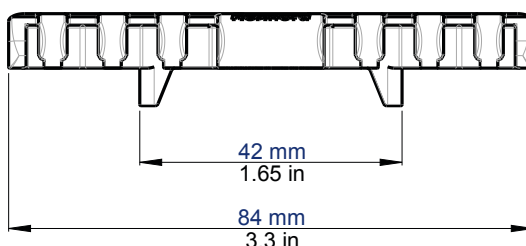

Vue de côté de la chaîne  
Rexnord MatTop Flush Grid série 1001

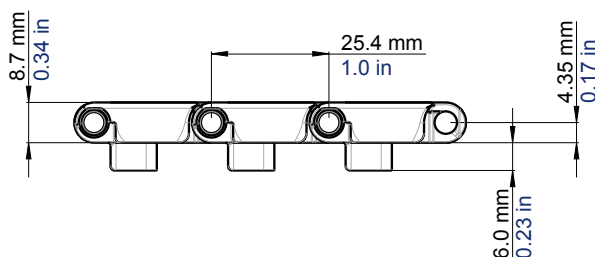

Vue de dessus de la chaîne  
Rexnord MatTop Flush Grid série 1001

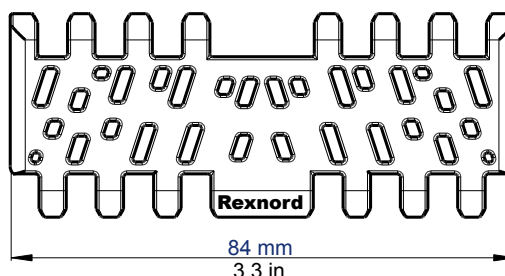

Vue d'ensemble des matériaux de la chaîne Rexnord FlatTop série 1001-84mm

Type de chaîne	Matériau	Numéro de réf.	Charge utile (max.)		Poids	Rayon de flexion arrière (min.)	Plage de températures °C	
			lb/pi / N/m	lb/pi / kg/m			po / mm	Sec
DRY-PT1001FT-84MM_MTW_PT-1DP	DRY-PT	10522806	337 / 1500	0,40 / 0,59	1 / 25,4			
PSX1001FT-84MM_MTW_PT-1DP	PSX	10522807	337 / 1500	0,40 / 0,59	1 / 25,4			
XLG1001FT-84MM_MTW_PT-1DP	XLG	10522808	337 / 1500	0,40 / 0,59	1 / 25,4			4 à 80 / 4 à 65
HP1001FT-84MM_MTW_PT-1DP	HP	10522812	337 / 1500	0,40 / 0,59	1 / 25,4			
DKA1001FT-84MM_MTW_PT-1DP	DKA	10522795	337 / 1500	0,40 / 0,59	1 / 25,4			

Vue d'ensemble des matériaux de la chaîne Rexnord Flush Grid série 1001-84mm

Type de chaîne	Matériau	Numéro de réf.	Charge utile (max.)		Poids	Rayon de flexion arrière (min.)	Plage de températures °C	
			lb / N	lb/pi / kg/m			po / mm	Sec
DRY-PT1001FG-84MM_MTW_PT-1DP	DRY-PT	10522829	337 / 1500	0,38 / 0,57	1 / 25,4			
PSX1001FG-84MM_MTW_PT-1DP	PSX	10522830	337 / 1500	0,38 / 0,57	1 / 25,4			
XLG1001FG-84MM_MTW_PT-1DP	XLG	10522831	337 / 1500	0,38 / 0,57	1 / 25,4			4 à 80 / 4 à 65
HP1001FG-84MM_MTW_PT-1DP	HP	10522834	337 / 1500	0,38 / 0,57	1 / 25,4			
DKA1001FG-84MM_MTW_PT-1DP	DKA	10522828	337 / 1500	0,38 / 0,57	1 / 25,4			