



Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Rexnord-Vertreter:

Rexnord FlatTop Europa

Einsteinstraat 1, 2691 GV 's-Gravenzande
Niederlande

Telefon: +31 174 445 111

Bei Notfällen außerhalb der Geschäftszeiten

Telefon: +31 174 445 112

(einschl. nicht aufgeführter Länder)

Rexnord FlatTop Italien

Telefon: +39 0522 639333

Rexnord FlatTop Deutschland

Telefon: 0800 588 8083

Rexnord FlatTop Frankreich

Telefon: 0805 540 444

Rexnord FlatTop Indien

Telefon: +91 040 23078243

Rexnord FlatTop China

Telefon: +86-21-52436100

Rexnord FlatTop Nordamerika

1272 Dakota Drive
Grafton, WI, 53024 USA
Telefon: 1-262-376-4600

www.rexnord.com

www.rexnordflattop.com

Rexnord-MatTop-Kette der Serie 1001-84mm für Behältertransport

Rexnord FlatTop entwickelt kontinuierlich lösungsorientierte, innovative Förderketten und Bauteile, um den immer höher werdenden Leistungsanforderungen an Hochgeschwindigkeits- und Massenströmförderer in der Getränke- und Lebensmittelindustrie entsprechen zu können. Die Rexnord® MatTop®-Kette der Serie 1001-84mm basiert auf einem optimierten Design für Förderanwendungen wie drucklose Zusammen- und Auseinanderführungen, die mit hoher Geschwindigkeit arbeiten müssen.

Verbesserte Handhabung von Behältern

Die Rexnord-MatTop-Kette der Serie 1001-84mm zeichnet sich durch hervorragende Ebenheit aus, sodass selbst die kritischsten Behälterformen und -materialien wie z. B. PET-Flaschen, stabil und sicher transportiert werden können. Die in zwei Ausführungen – mit geschlossener und offener Oberfläche – lieferbare Kette ist in den folgenden Rexnord-Kunststoffmaterialien erhältlich: XLG, PSX®, DRY-PT®, HP™ und DKA.

Design ohne zusätzlichen Bolzenverschlussclip


Die Verbindungsbolzen sind selbstarretierend und können für eine schnelle und einfache Installation und Wartung der Kette von Hand und von beiden Seiten montiert und gesichert werden. Die Bolzen können von Hand eingesetzt und arretiert werden, sodass keinerlei Zusatzwerkzeug benötigt wird.

Kompatibilität

Die Rexnord-MatTop-Kette der Serie 1001-84mm kann ohne weitere Anpassungen in gängige Standard-Förderanlagen installiert werden. Die Kette kann nicht mit einer Rexnord-MatTop-Kette der Serie 1000-84mm verbunden werden.

Hervorragende Leistung in dynamischen Hochgeschwindigkeits-Förderanlagen für Behälter, z. B.:

- Einspurige Hochgeschwindigkeits-Transportanlagen
- Drucklose Zusammen- und Auseinanderführungen

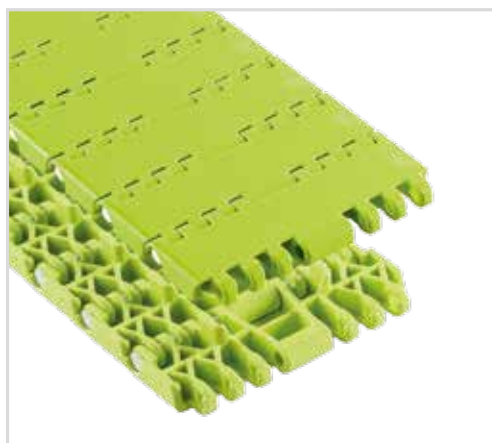

Rexnord-MatTop-Kette der Serie DRY-PT1001-84mm



Rexnord-MatTop-Kette der Serie PSX1001-84mm

Merkmale und Vorteile:

Hervorragende Ebenheit

- Die Rexnord-MatTop-Kette der Serie 1001-84mm kann aufgrund ihrer ausgezeichneten Ebenheit selbst kritischste Getränkebehälter stabil und sicher transportieren.

Wartung

- Die Rexnord-MatTop-Kette der Serie 1001-84mm kann um eine oder mehrere Kettenteilungen auf die optimale Länge gekürzt werden. Damit lässt sich der Kettendurchhang den jeweiligen Anforderungen anpassen.


Kompatibilität

- Förderer, die mit einer Rexnord-MatTop-Kette der Serie 1000 mit 84-mm-Doppel-Positrack® ausgerüstet sind, können mit einer Rexnord-MatTop-Kette der Serie 1001-84mm nachgerüstet werden, ohne dass die Förderanlage in irgendeiner Weise modifiziert werden muss.
- Die Rexnord-MatTop-Kette der Serie 1001-84mm läuft auf denselben Kettenrädern wie die Rexnord-MatTop-Kette der Serie 1000.


Einfache Installation

- Die selbstarretierenden Bolzen gewährleisten eine einfache und schnelle Installation.
- Die Bolzen können von beiden Seiten montiert werden.
- Die Bolzen können von Hand eingesteckt und arretiert werden.


Rexnord-MatTop-Kette der Serie 1001-84mm – Seitenansicht

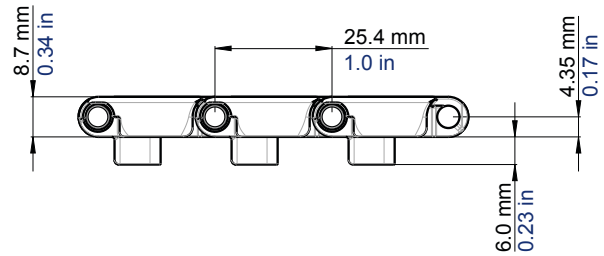


Rexnord-MatTop-Kette der Serie 1001-84mm – Vorderansicht

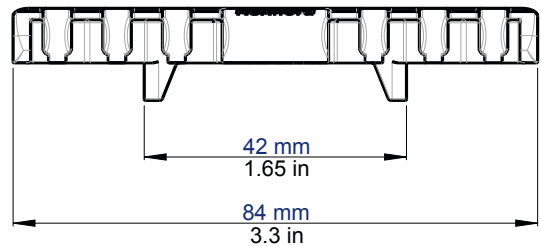

Rexnord-MatTop-Kette der Serie 1001, Mattenkette – Seitenansicht

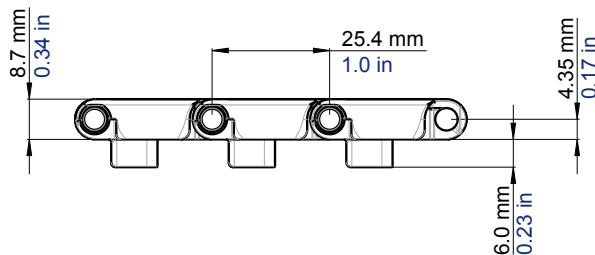

Rexnord-MatTop-Kette der Serie 1001, Mattenkette – Draufsicht Offene Ausführung

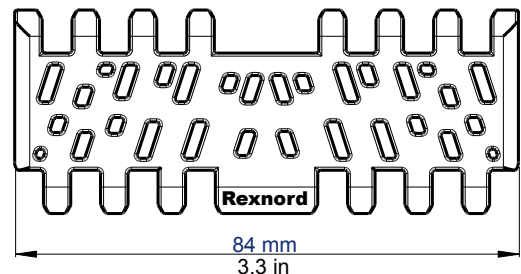

Rexnord-FlatTop-Kette der Serie 1001-84mm – Materialübersicht

Kettentyp	Material	Artikelnummer	zul. Belastung (max.)		Rückbiege- radius (min.)	Temperaturbereich °C	
			lbs/ft / N/m	lbs/ft / kg/m		trocken	nass
DRY-PT1001FT-84MM_MTW_PT-1DP	DRY-PT	10522806	337 / 1500	0,40 / 0,59	1,00 / 25,4		
PSX1001FT-84MM_MTW_PT-1DP	PSX	10522807	337 / 1500	0,40 / 0,59	1,00 / 25,4		
XLG1001FT-84MM_MTW_PT-1DP	XLG	10522808	337 / 1500	0,40 / 0,59	1,00 / 25,4		4 bis 80 / 4 bis 65
HP1001FT-84MM_MTW_PT-1DP	HP	10522812	337 / 1500	0,40 / 0,59	1,00 / 25,4		
DKA1001FT-84MM_MTW_PT-1DP	DKA	10522795	337 / 1500	0,40 / 0,59	1,00 / 25,4		

Rexnord-Kette der Serie 1001-84mm, Mattenkette – Materialübersicht

Kettentyp	Material	Artikelnummer	zul. Belastung (max.)		Rückbiege- radius (min.)	Temperaturbereich °C	
			lbs / N	lbs/ft / kg/m		trocken	nass
DRY-PT1001FG-84MM_MTW_PT-1DP	DRY-PT	10522829	337 / 1500	0,38 / 0,57	1,00 / 25,4		
PSX1001FG-84MM_MTW_PT-1DP	PSX	10522830	337 / 1500	0,38 / 0,57	1,00 / 25,4		
XLG1001FG-84MM_MTW_PT-1DP	XLG	10522831	337 / 1500	0,38 / 0,57	1,00 / 25,4		4 bis 80 / 4 bis 65
HP1001FG-84MM_MTW_PT-1DP	HP	10522834	337 / 1500	0,38 / 0,57	1,00 / 25,4		
DKA1001FG-84MM_MTW_PT-1DP	DKA	10522828	337 / 1500	0,38 / 0,57	1,00 / 25,4		