



Contattare il proprio
rappresentante Rexnord
in caso di domande:

Rexnord FlatTop Europa

Einsteinstraat 1, 2691 GV
's-Gravenzande

Paesi Bassi

Telefono: +31 174 445 111

Emergenze fuori orario
di lavoro

Telefono: +31 174 445 112
(inclusi i Paesi non elencati)

Rexnord FlatTop Italia

Telefono: +39 0522 639333

Rexnord FlatTop Germania

Telefono: 0800 588 8083

Rexnord FlatTop Francia

Telefono: 0805 540 444

Rexnord FlatTop India

Telefono: +91 040 23078243

Rexnord FlatTop Cina

Telefono: +86 21 52436100

Rexnord FlatTop

Nord America

1272 Dakota Drive

Grafton, WI, 53024 USA

Telefono: 1-262-376-4600

www.rexnord.com

www.rexnordflattop.com

Catena MatTop serie 1001-84 mm Rexnord per applicazioni di movimentazione di contenitori

Rexnord FlatTop sviluppa costantemente catene e componenti per nastri trasportatori orientati a soluzioni innovative, per rispondere alle crescenti esigenze prestazionali di elevata velocità e flusso di massa nei settori delle bevande e alimentare. La nostra catena MatTop® serie 1001-84 millimetri (mm) Rexnord® fornisce un design ottimizzato per applicazioni critiche di trasporto su nastro ad alta velocità, come gli allineatori e disallineatori senza pressione.

Migliorata gestione dei contenitori

La catena MatTop serie 1001-84 mm Rexnord è progettata con un'eccellente planarità, per aumentare la stabilità di contenitori per bevande anche dalle forme e materiali più critici, come le bottiglie in PET. La catena è disponibile in due versioni di esecuzione della superficie: flat top (superficie chiusa) e flush grid (superficie perforata) ed è disponibile in materiale tecnoplastico Rexnord: XLG, PSX®, DRY-PT®, HP™ e DKA.

Design privo di tappi di chiusura


I perni di connessione sono autobloccanti e possono essere inseriti da entrambi i lati e bloccati a mano. L'installazione e la manutenzione della catena risultano quindi rapide e semplici. I perni possono essere inseriti e bloccati a mano, per cui non sono necessari utensili aggiuntivi.

Compatibilità


La catena MatTop serie 1001-84 mm Rexnord può essere installata su una configurazione di nastro trasportatore standard, senza ulteriori modifiche. La catena non può essere connessa alla catena MatTop serie 1000-84 mm Rexnord.

Prestazioni di livello superiore in applicazioni di trasporto su nastro di contenitori ad elevata velocità, fra cui:

- Trasporto su nastro ad elevata velocità monovia
- Allineatori e disallineatori senza pressione

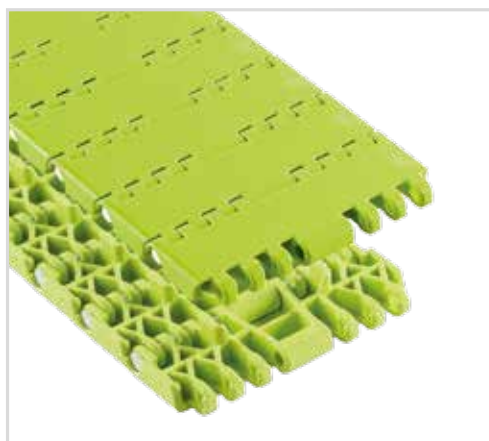

Catena MatTop serie DRY-PT1001-84 mm Rexnord

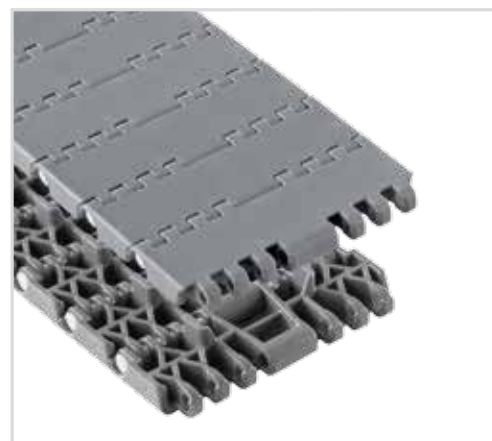

Catena MatTop serie PSX1001-84 mm Rexnord

Caratteristiche e vantaggi:

Eccellente planarità

- Il design della catena MatTop serie 1001-84 mm Rexnord offre un'eccellente planarità per aumentare la stabilità dei contenitori di bevande, anche di quelli più critici

Manutenzione

- La lunghezza della catena MatTop serie 1001-84 mm Rexnord può essere ottimizzata al singolo passo in base alla lunghezza di nastro richiesta, con un ideale dimensionamento della catenaria


Compatibilità

- I nastri attuali provvisti di catena MatTop serie 1000-84 mm Double Positrack® Rexnord possono essere sostituiti con la catena MatTop serie 1001-84 mm Rexnord senza alcuna modifica alla configurazione del nastro trasportatore
- La catena MatTop serie 1001-84 mm Rexnord scorre sulle stesse ruote della catena MatTop serie 1000 Rexnord


Facile installazione

- Installazione facile e rapida, in quanto i perni sono autobloccanti
- I perni possono essere inseriti da entrambe le direzioni
- I perni possono essere inseriti e bloccati a mano


Vista laterale catena MatTop serie 1001-84 mm Rexnord

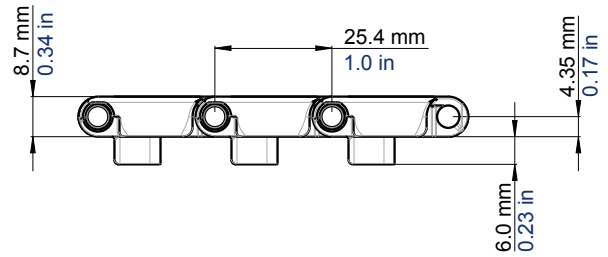


Vista frontale catena MatTop serie 1001-84 mm Rexnord

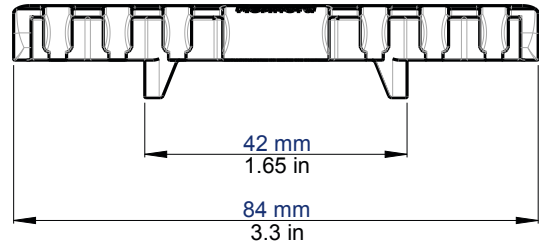

Vista laterale catena MatTop Flush Grid serie 1001 Rexnord

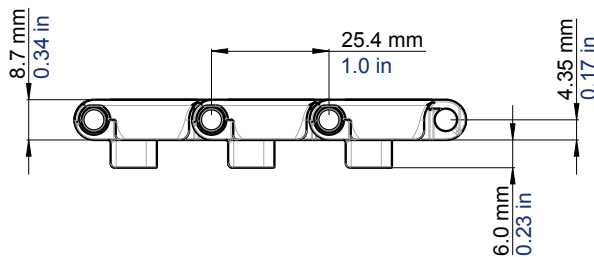

Vista dall'alto catena MatTop Flush Grid serie 1001 Rexnord

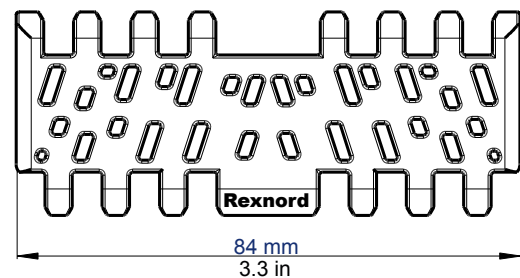

Panoramica del materiale catena MatTop serie 1001-84 mm Rexnord

Tipo di catena	Materiale	Numero codice	Carico di lavoro (max.)	Peso	Raggio di controcurvatura (min.)	Intervallo di temperatura °C	
						A secco	Umido
DRY-PT1001FT-84MM_MTW_PT-1DP	DRY-PT	10522806	337 / 1.500	0,40 / 0,59	1,00 / 25,4		
PSX1001FT-84MM_MTW_PT-1DP	PSX	10522807	337 / 1.500	0,40 / 0,59	1,00 / 25,4		
XLG1001FT-84MM_MTW_PT-1DP	XLG	10522808	337 / 1.500	0,40 / 0,59	1,00 / 25,4	da 4 a 80	da 4 a 65
HP1001FT-84MM_MTW_PT-1DP	HP	10522812	337 / 1.500	0,40 / 0,59	1,00 / 25,4		
DKA1001FT-84MM_MTW_PT-1DP	DKA	10522795	337 / 1.500	0,40 / 0,59	1,00 / 25,4		

Panoramica dei materiali disponibili per la catena Flush Grid serie 1001-84 mm Rexnord

Tipo di catena	Materiale	Numero codice	Carico di lavoro (max.)	Peso	Raggio di controcurvatura (min.)	Intervallo di temperatura °C	
						A secco	Umido
DRY-PT1001FG-84MM_MTW_PT-1DP	DRY-PT	10522829	337 / 1.500	0,38 / 0,57	1,00 / 25,4		
PSX1001FG-84MM_MTW_PT-1DP	PSX	10522830	337 / 1.500	0,38 / 0,57	1,00 / 25,4		
XLG1001FG-84MM_MTW_PT-1DP	XLG	10522831	337 / 1.500	0,38 / 0,57	1,00 / 25,4	da 4 a 80	da 4 a 65
HP1001FG-84MM_MTW_PT-1DP	HP	10522834	337 / 1.500	0,38 / 0,57	1,00 / 25,4		
DKA1001FG-84MM_MTW_PT-1DP	DKA	10522828	337 / 1.500	0,38 / 0,57	1,00 / 25,4		