



Póngase en contacto con su representante de Rexnord si tiene cualquier pregunta:

Rexnord FlatTop Europa

Einsteinstraat 1, 2691 GV 's-Gravenzande

Países Bajos

Teléfono: +31 174 445 111

Emergencias fuera de horario

Teléfono: +31 174 445 112

(incluidos los países que no aparecen en la lista)

Rexnord FlatTop Italia

Teléfono: +39 0522 639333

Rexnord FlatTop Alemania

Teléfono: 0800 588 8083

Rexnord FlatTop Francia

Teléfono: 0805 540 444

Rexnord FlatTop India

Teléfono: +91 040 23078243

Rexnord FlatTop China

Teléfono: +86 21 52436100

Rexnord FlatTop Norteamérica

1272 Dakota Drive

Grafton, WI, 53024 EE.UU.

Teléfono: 1-262-376-4600

www.rexnord.com

www.rexnordflattop.com

Cadena MatTop de la serie 1001-84mm de Rexnord para aplicaciones de manipulación de contenedores

Rexnord FlatTop desarrolla de forma continua cadenas y componentes innovadores y funcionales para satisfacer las crecientes exigencias de rendimiento de los transportadores de alta velocidad y flujo en masa en los sectores de las bebidas y la alimentación. La cadena MatTop® de la serie 1001-84mm de Rexnord® aporta un diseño optimizado para aplicaciones de transporte esenciales de alta velocidad, como combinadores y descombinadores sin presión.

Manipulación de contenedores mejorada

La cadena MatTop de la serie 1001-84mm de Rexnord presenta un diseño totalmente plano para mejorar la estabilidad incluso con las formas y materiales de contenedores más difíciles, como es el caso de las botellas de PET. La cadena está disponible en dos superficies, parte superior plana (cerrada) y banda modular (parte superior perforada), y con plásticos de diseño Rexnord: XLG, PSX®, DRY-PT®, HP™ y DKA.

Diseño sin uniones


Los pernos de unión se bloquean de forma automática; además, es posible insertar pernos desde ambos lados y fijarlos manualmente. Esto permite instalar y mantener la cadena con rapidez y facilidad. Los pernos se pueden insertar y bloquear manualmente sin necesidad de herramientas adicionales.

Compatibilidad

La cadena MatTop de la serie 1001-84mm de Rexnord se puede instalar sin modificaciones en configuraciones de transportador estándar en el sector original y en piñones. La cadena no se puede conectar con la cadena MatTop de la serie 1000-84mm de Rexnord.

Rendimiento superior en aplicaciones dinámicas y a alta velocidad de transporte de contenedores, entre las que se incluyen:

- Transporte a alta velocidad en cinta única
- Combinadores y descombinadores sin presión

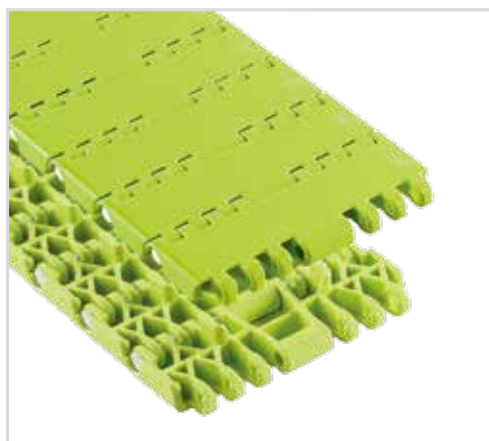

Cadena MatTop de la serie DRY-PT1001-84mm de Rexnord



Cadena MatTop de la serie 1001-84mm de Rexnord

Características y ventajas:

Perfectamente plana

- La cadena MatTop de la serie 1001-84mm de Rexnord ofrece un diseño perfectamente plano para aumentar la estabilidad de incluso los contenedores de bebidas más complicados

Mantenimiento

- La longitud de la cadena MatTop de la serie 1001-84mm de Rexnord se puede optimizar por diámetro a la longitud de transportador precisa, con el tamaño de catenaria adecuado


Compatibilidad

- Los transportadores actuales equipados con cadenas MatTop de la serie 1000-84mm Double Positrack® de Rexnord se pueden retroadaptar con la cadena MatTop de la serie 1001-84mm de Rexnord sin cambiar la configuración del transportador
- La cadena MatTop de la serie 1001-84mm de Rexnord funciona con los mismos piñones que la cadena MatTop de la serie 1000 de Rexnord


Instalación sencilla

- Instalación rápida y sencilla al bloquearse automáticamente los pernos
- Los pernos se pueden insertar en ambas direcciones
- Los pernos se pueden insertar y bloquear manualmente


Vista lateral de la cadena MatTop de la serie 1001-84mm de Rexnord

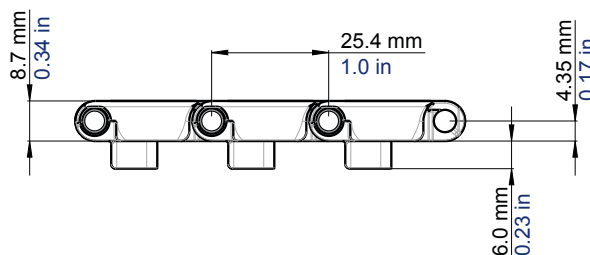


Vista frontal de la cadena MatTop de la serie 1001-84mm de Rexnord

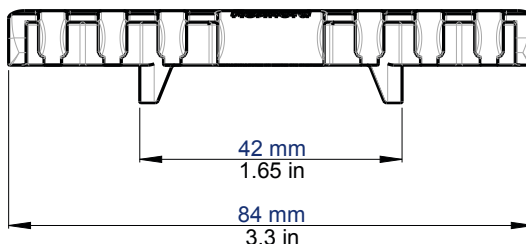

Vista lateral de la cadena MatTop Flush Grid de la serie 1001 de Rexnord

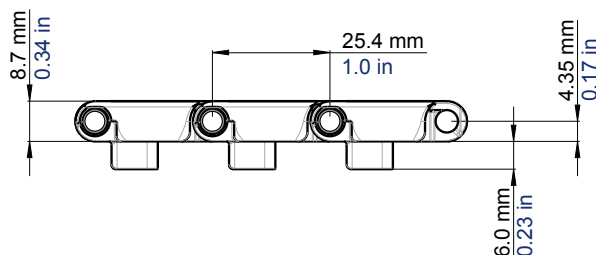

Vista superior de la cadena MatTop Flush Grid de la serie 1001 de Rexnord

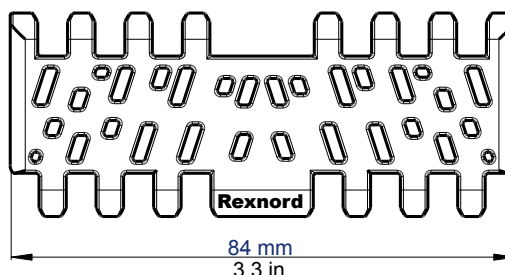

Resumen de materiales de la cadena MatTop de la serie 1001-84mm de Rexnord

Tipo de cadena	Material	Código numérico	Carga de trabajo (máx.)		Radio de giro posterior (min)	Rango de temperaturas °C	
			lbs/pies / N/m	lbs/pies / kg/m		Seco	Húmedo
DRY-PT1001FT-84MM_MTW_PT-1DP	DRY-PT	10522806	337/1500	0,40/0,59	1,00/25,4		
PSX1001FT-84MM_MTW_PT-1DP	PSX	10522807	337/1500	0,40/0,59	1,00/25,4		
XLG1001FT-84MM_MTW_PT-1DP	XLG	10522808	337/1500	0,40/0,59	1,00/25,4	4 a 80/4 a 65	
HP1001FT-84MM_MTW_PT-1DP	HP	10522812	337/1500	0,40/0,59	1,00/25,4		
DKA1001FT-84MM_MTW_PT-1DP	DKA	10522795	337/1500	0,40/0,59	1,00/25,4		

Resumen de materiales de la cadena Flush Grid de la serie 1001-84mm de Rexnord

Tipo de cadena	Material	Código numérico	Carga de trabajo (máx.)		Radio de giro posterior (min)	Rango de temperaturas °C	
			lbs / N	lbs/pies / kg/m		Seco	Húmedo
DRY-PT1001FG-84MM_MTW_PT-1DP	DRY-PT	10522829	337/1500	0,38/0,57	1,00/25,4		
PSX1001FG-84MM_MTW_PT-1DP	PSX	10522830	337/1500	0,38/0,57	1,00/25,4		
XLG1001FG-84MM_MTW_PT-1DP	XLG	10522831	337/1500	0,38/0,57	1,00/25,4	4 a 80/4 a 65	
HP1001FG-84MM_MTW_PT-1DP	HP	10522834	337/1500	0,38/0,57	1,00/25,4		
DKA1001FG-84MM_MTW_PT-1DP	DKA	10522834	337/1500	0,38/0,57	1,00/25,4		