

Chaîne MatTop Série 1533 Rexnord



Depuis des décennies, Rexnord est à la pointe des solutions leaders du secteur garantissant un fonctionnement souple des chaînes d'encaissage. Forts de nos décennies d'expérience, nous sommes fiers d'introduire la chaîne MatTop® série 1533 Rexnord®. Cette chaîne a été conçue pour traiter la diversité accrue de colis lors de leur voyage vers le palettiseur.

LA SÉCURITÉ EST NOTRE PRIORITÉ ABSOLUE

La sécurité des opérateurs de la ligne est primordiale et chez Rexnord, nous la prenons en considération dans la conception de nos produits. La chaîne MatTop série 1533 offre le plus petit espace de transfert sur le marché, pour éviter le pincement des doigts entre les convoyeurs.

LA STABILITÉ DES PRODUITS EST ESSENTIELLE

Le produit emballé est le panneau publicitaire à destination du consommateur; il est essentiel qu'il soit manipulé avec peu ou pas de dommages. Afin de garantir un minimum de dommages, nous avons conçu une chaîne qui a la plus haute stabilité de produits.

UNE PRESSION DE LIGNE ARRIÈRE SUPÉRIEURE

Grâce à la longue histoire de prestations de performances supérieures de Rexnord en ce qui concerne la pression de ligne arrière, vous pouvez éviter d'endommager vos caisses sans vous soucier de l'épaisseur de l'emballage ou de la taille du conteneur.

CONCEVEZ VOTRE CONVOYEUR POUR QU'IL RÉPONDE AUX BESOINS DE VOS PRODUITS

Rexnord a innové la conception des chaînes LBP à faible pas, pour permettre le placement de bandes de protection dans toute configuration sans risquer l'activation de rouleaux et donc le changement d'orientation du paquet. Ceci garantit que votre paquet va atteindre le palettiseur avec un positionnement cohérent.

STANDARDISEZ VOTRE ZONE DE CONDITIONNEMENT

Simplifiez vos opérations de manutention de caisses en standardisant les pignons MatTop de série 1500 et largeurs, pour atteindre les niveaux de performances et de fiabilité dans l'ensemble de votre zone de manutention de caisses.

Industrie Clé

- Boissons

Applications Clés


- Lignes d'encaissage
- Zones qui nécessitent un transfert étroit entre les lignes
- Lignes d'emballage avec une diversité de tailles de colis

Caractéristiques générales

- Espace de transfert de 5 mm
- $\pm 4\ 600$ rouleaux / m²

Des questions?

Contactez votre représentant du Service à la clientèle Rexnord FlatTop

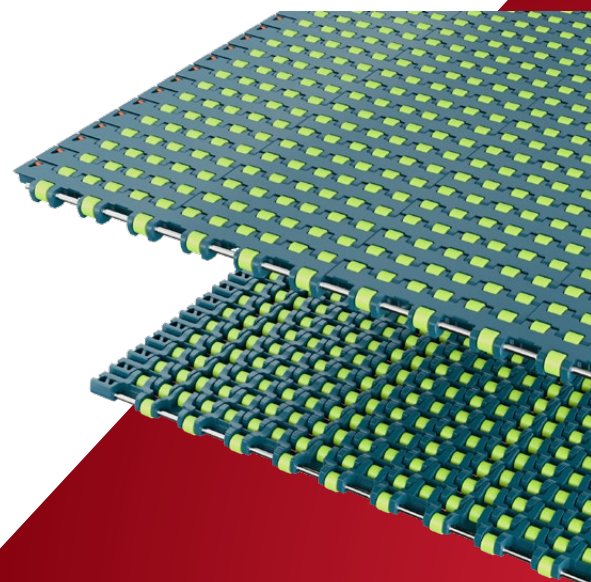

Caractéristiques de la chaîne MatTop série 1533 Rexnord

Largeurs Disponibles	Disponible Matériaux	Plage de températures du matériau XLG				Charge de Travail		Poids Approximatif		Rayon de Flexion Arrière	
		Fahrenheit		Celsius							
		min	max	min	max	lbs/ft	N/m	lbs/ft ²	Kg/m ²	mm	pouce
		sec	sec	sec	sec						
de 9,843" jsq 40,157" avec des paliers de 3,346"	XLG, HP	-40°F	176°F	-40°C	80°C	1096	16.000	2.8	13.5	20	0.7874

Informations Générales

- Fonctionne sur 1 500 pignons – voir gamme 1500 pignons disponible
- Utilise des tiges de tapis acier inoxydable – 3 mm sans trou
- Utilise des goupilles 1500 éprouvées – oranges (métrique)
- Largeurs standard : 10,04 inch (255 mm) jusqu'à 40,157 inch (1020 mm) avec des incréments de 3,346 inch (85 mm)

Haute résistance et rigidité

Grace aux axes en acier inoxydable Rexnord 1533 MatTop offre la chaîne avec la plus haute résistance et rigidité du marché.

Faible pression de ligne arrière

Rotation facile des rouleaux pour garantir une pression 10 pourcent inférieure sur les packs durant l'accumulation par rapport à la norme du marché.

Haute visibilité

La couleur vert citron brillante des rouleaux LBP améliore la visibilité de la chaîne et du mouvement de la chaîne.

Rétention de goupille éprouvée




L'orientation horizontale de la rétention de goupille minimise le risque d'accrochage de la chaîne pendant son fonctionnement. La goupille est facilement accessible, pour assurer un assemblage et désassemblage rapide et facile.

Manutention de produits d'un niveau supérieur

Espace maximal de 8 mm, ce qui est 66 % moins que la concurrence, garantissant la plus hautes stabilité du secteur.

Maintenance facile

Les rouleaux sont conçus pour rester à l'intérieur du module lorsque la maintenance est effectuée, évitant ainsi que les rouleaux rebondissent sur le sol lors du changement des maillons.

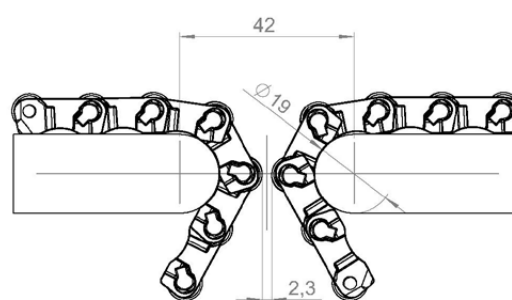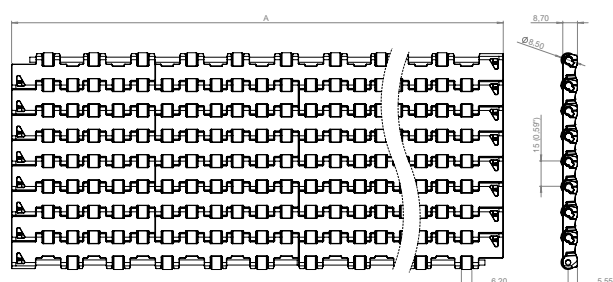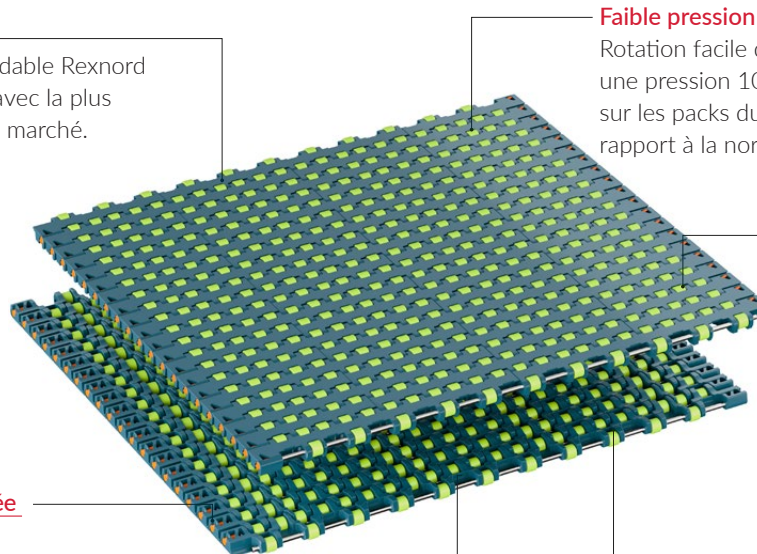

rexnord.com

866-REXNORD/866-739-6673 (Within the U.S.) or +31 174 445 111 (Outside the U.S.)

REXNORD

OUR INNOVATION MOVES