



Belieferte Branchen:

Leichte und mittelschwere Anwendungen
Teleskoplader
Material Handling

Eigenschaften:

- Erfüllt die ISO-Qualitätsanforderungen
- Ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit
- Etablierte Rexnord-Marke

Vorteile:

- Gutes Preis-Leistungsverhältnis
- Gute Verfügbarkeit
- Stabile Qualität

Schmierung:

- Enthält keine Schwermetalle
- Erfüllt die REACH Anforderungen

Rexnord RexDL Flyerketten

Approved Performance von Rexnord

Die Rexnord RexDL Flyerketten erfüllen die ISO-Qualitätsanforderungen und eignen sich für leichte und mittelschwere Hubanwendungen.

Bewährte Leistungsfähigkeit

Die Rexnord RexDL Flyerketten erfüllen die ISO-Qualitätsanforderungen. Rexnord garantiert das Erreichen der Leistungsanforderungen. Dies ist die optimale Wahl für leichte und mittelschwere Anwendungen

Einkaufspolitik


Lieferanten müssen die ethischen und firmeninternen Grundsätze von Rexnord beachten. Aber sie müssen auch die lokalen Umweltrichtlinien und -gesetze befolgen.

Wirtschaftlichkeit

Die Rexnord RexDL Flyerketten haben ein gutes Preis-Leistungsverhältnis und eine hohe Verfügbarkeit.

Rückverfolgbarkeit

Alle 3,2 Fuß (97,5 cm) ist die Außenlasche der Rexnord RexDL Flyerkette mit einem Code des Produktionsdatums markiert.

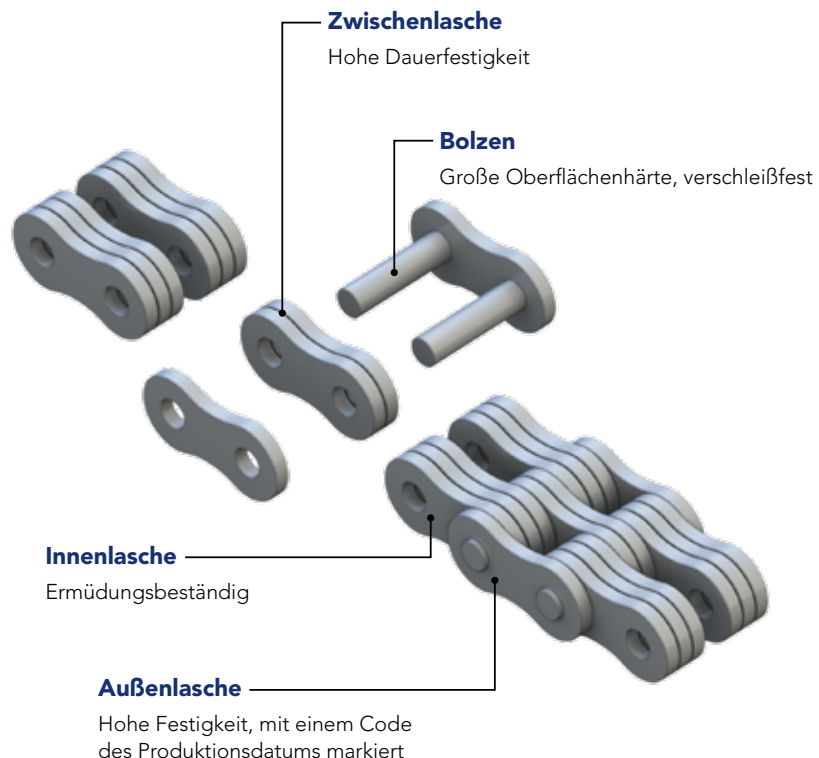

BL-Serie (Amerikanische Bauart, schwere Reihe) – Rexnord RexDL Flyerketten ISO 4347 *

Ketten-Nr.	ISO-Kettennummer	Teilung		Laschenkombination	Bolzendurchmesser	Laschenhöhe	Laschendicke	Länge über 100 Teilungen	Gesamtbreite	Gelenkfläche	Lichte Weite Außenlasche	Geforderte Mindest-Bruchkraft nach DIN / ISO	Rexnord Mindestbruchkraft	Gewicht
		p												
		Zoll	mm											
					d_1 max.	g max.	s		B max.	A	b_3 min.	F_c	F_B	q
					mm	mm	mm	mm	mm	cm ²	mm	N	N	kg/m
BL 422	LH 0822			2 x 2					11,1	0,20	4,2	22.200	24.000	0,6
BL 423	LH 0823			2 x 3					13,2	0,30	6,3	22.200	24.000	0,7
BL 434	LH 0834	0,50	12,7	3 x 4	5,09	12,07	2,08	1270	17,4	0,41	10,5	33.400	36.000	1,0
BL 444	LH 0844			4 x 4					19,6	0,41	12,6	44.500	48.100	1,1
BL 446	LH 0846			4 x 6					23,8	0,61	16,8	44.500	48.100	1,4
BL 466	LH 0866			6 x 6					28,0	0,61	21,0	66.700	72.000	1,7
BL 523	LH 1023			2 x 3					15,4	0,43	7,4	33.400	36.000	1,1
BL 534	LH 1034			3 x 4					20,4	0,57	12,3	48.900	54.000	1,5
BL 544	LH 1044	0,625	15,875	4 x 4	5,96	15,09	2,48	1596	22,8	0,57	14,7	66.700	72.000	1,8
BL 546	LH 1046			4 x 6					27,7	0,86	19,6	66.700	72.000	2,2
BL 566	LH 1066			6 x 6					32,7	0,86	24,5	100.100	108.000	2,6
BL 622	LH 1222			2 x 2					17,4	0,51	6,4	48.900	55.800	1,5
BL 623	LH 1223			2 x 3					20,8	0,74	9,6	48.900	55.800	1,8
BL 634	LH 1234	0,75	19,05	3 x 4	7,96	18,11	3,30	1905	27,5	0,98	16,0	75.600	83.700	2,5
BL 644	LH 1244			4 x 4					30,8	0,98	19,3	97.900	111.600	2,9
BL 646	LH 1246			4 x 6					37,5	1,47	25,8	97.900	111.600	3,6
BL 666	LH 1266			6 x 6					44,2	1,47	32,2	146.800	167.400	4,3
BL 822	LH 1622			2 x 2					21,4	0,74	8,2	84.500	94.500	2,4
BL 823	LH 1623			2 x 3					25,5	1,14	12,3	84.500	94.500	3,0
BL 834	LH 1634	1,00	25,4	3 x 4	9,56	24,13	4,09	2540	33,8	1,52	20,5	129.000	142.200	4,2
BL 844	LH 1644			4 x 4					37,9	1,52	24,6	169.000	189.000	4,8
BL 846	LH 1646			4 x 6					46,2	2,29	32,7	169.000	189.000	6,0
BL 866	LH 1666			6 x 6					54,5	2,29	41,1	253.600	283.500	7,2

* Für weitere Kettentypen wenden Sie sich bitte an Rexnord

